




外形尺寸

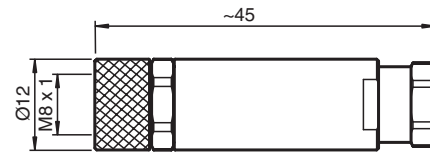

型号

V31-GM

电缆接插件, M8, 4 针

特性

- 镀金触点

技术参数

一般说明

针极数	4
构造类型	直线母头型

电气参数

工作电压	U_B	最大 30 V DC
工作电流		最大 4 A
阻抗		< 3 mΩ

工作条件

工作温度	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)
防污度	3

机械参数

防护等级	IP67
连接头	1 x M8 直线母头 螺旋孔端子线径 0.14 ... 0.5 mm ²

材料

触点材料	黄铜
触点表面	镀金
柄	PBT, PA, 黑色
电缆	
导线直径	3.5 ... 5 mm

电气连接



Release date: releasedate Date of issue: 2010-01-22 125688_CN.xml