



型号


V1S-W-ABG-PG9

电缆接插件, M12, 4针, 屏蔽接插件

特性

- 带屏蔽的
- 金属外壳
- 金属连接锁环

外形尺寸

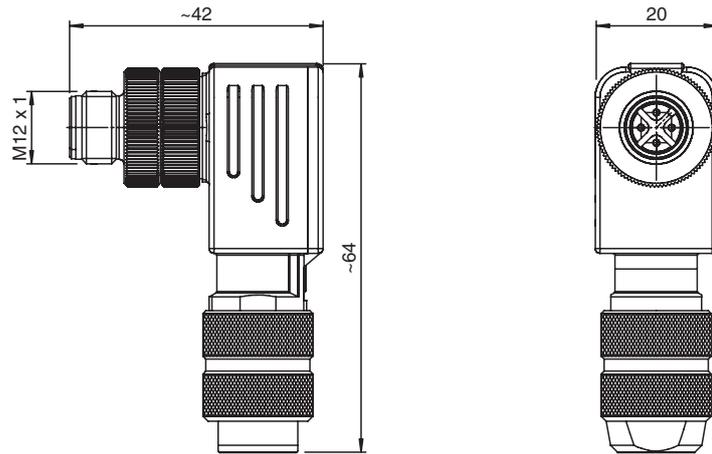

技术参数

一般说明

针极数	4
连接 1	公头
构造类型 1	弯角型
螺纹 1	M12

电气参数

工作电流	4 A
阻抗	< 3 mΩ
额定工作电压	U_e 250 V

工作条件

工作温度	-25 ... 85 °C (248 ... 358 K)
防污度	3


机械参数

防护等级	IP67
连接头	螺丝孔端子, 最大线径 0.75 mm ² PG9 螺纹连接

材料

触点材料	黄铜
触点表面	镀金
柄	铸锌镀镍
槽型螺母	铸锌镀镍
电缆	
导线直径	5 ... 8 mm

电气连接

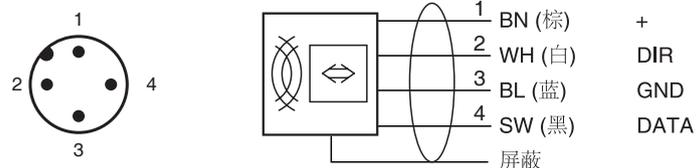

Release date: releasedate Date of issue: 2010-01-20 211364_CN.xml