




Merkmale

- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Vergoldete und gedrehte Kontakte
- Schutzart IP67 / IP68 / IP69K


Technische Daten

Polzahl	3	4	5	8
Elektrische Daten				
Betriebsspannung U_B	max. 250 V AC/DC		max. 60 V AV/DC	max. 30 V AC/DC
Prüfspannung	> 1500 V _{eff} AC			
Betriebsstrom	max. 4 A			max. 2 A
Durchgangswiderstand	< 5 mΩ			
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C für Griffkörper Informationen zur Leitungsqualität finden Sie ab Seite 10			
Verschmutzungsgrad	3			
Mechanische Daten				
Kontaktelemente	gefederte Kontaktbuchsen			
Stiftdurchmesser	1 mm			
Schutzart	IP67 / IP68 / IP69K			
Material				
Kontakte	CuSn / Au			
Kontaktfläche	Au			
Griffkörper	TPU, schwarz			
Überwurfmutter	Zink-Druckguss			
Überwurfstecker	Zink-Druckguss			
Zulassungen und Zertifikate				
UL File Number	E231213 Voraussetzung für die UL-Zulassung ist die Verwendung einer UL-zugelassenen Leitungsqualität.			


Abmessungen

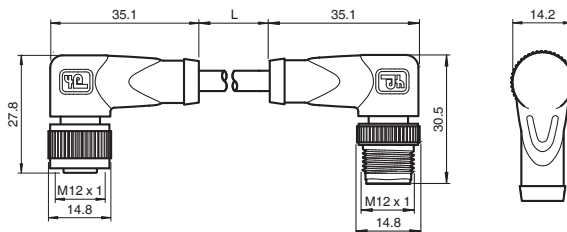

Elektrischer Anschluss

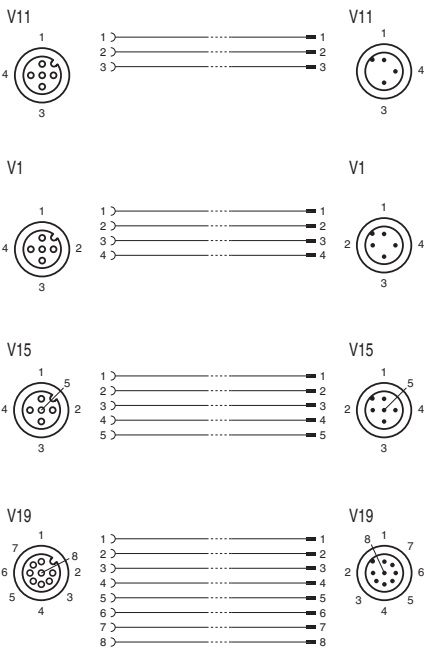

Bestellbezeichnungen

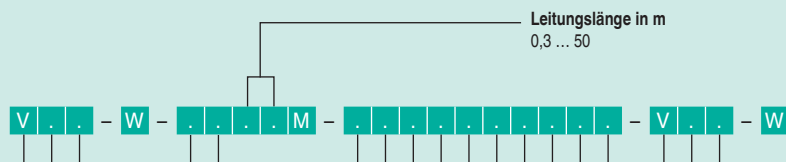

Leitungsqualität	V11	V1	V15	V19
- PVC	○	○	○	-
BK PVC-U	○	○	○	-
YE PVC-U	○	○	○	-
- PUR	●	●	●	-
BK PUR-U	○	○	○	-
YE PUR-U	○	○	○	-
BK PUR-U	-	-	-	●
BK PUR-U/0,75	-	-	○	-
- PUR H/S	-	○	-	-
OR POC	-	○	-	-

- Standard, in den Leitungslängen 0,6 m, 1 m, 2 m ab Lager verfügbar
 - Verfügbar, teilweise mit Mindestbestellmenge
 - Nicht verfügbar
- Polzahl**
- V11 3-polig
 - V1 4-polig
 - V15 5-polig
 - V19 8-polig