


型号

V15B-G-0,6M-PUR ABG-V15B-G
bus PROFIBUS 电缆, M12 至 M12,
PUR 电缆

特性

- 屏蔽连接连接螺母
- 数据传输高达 12 MBaud
- 识别套管
- 无卤素

外形尺寸

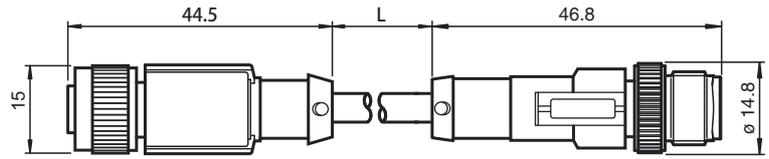

技术参数

一般说明

针极数	2 + 屏蔽
传输速率	最大 12MBit/s
连接 1	母头
构造类型 1	直线型
螺纹 1	M12
连接 2	公接头
构造类型 2	直线型
螺纹 2	M12

电气参数

工作电压	U _B	最大 250 V
工作电流		最大 4 A
阻抗		< 5 mΩ

工作条件

工作温度	电缆, 移动: -20 ... 80 °C
	电缆, 固定: -40... 75 °C

防污度

防污度	3
-----	---


机械参数

连接	5-pin M12 连接
防护等级	IP65/IP67/IP69K
材料	
触点材料	铜锡
触点表面	镍 / 金
连接头材质	TPU, 黑色
电缆材质	PUR
螺母材质	锌压铸镀镍
套筒接头	锌压铸镀镍
密封	NBR
核心	PE

电缆

线缆直径	Ø 7.8 mm
弯曲半径	> 10 倍电缆直径, 适用于输送链
颜色	紫色
线径	2 x 0.25 mm ²
线束	19 x 0.13 mm Ø
屏蔽层	镀锡铜线, 覆盖 80 %
长度	L 0.6 m

电气连接

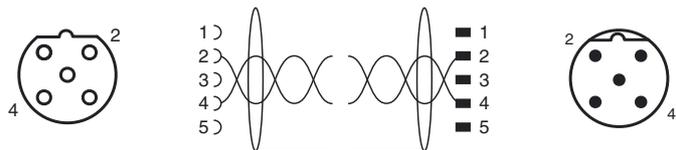

Release date: releasedate Date of issue: 2012-08-06 181219_CN.xml