




型号

922LC5-A4N


特性

- 基本系列
- 5 mm 非齐平安装

接线形式

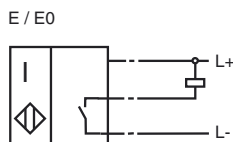

外形尺寸

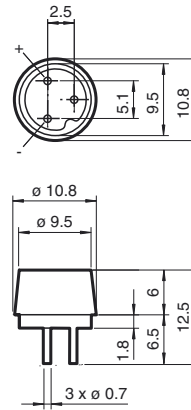

技术参数

一般说明

开关点功能 NPN 常开

额定动作距离 s_n 5 mm

安装 非齐平安装

可靠动作范围 s_a 0 ... 4.05 mm

额定等级

工作电压 U_B 4.75 ... 30 V DC开关频率 f 0 ... 500 Hz电压降 U_d ≤ 1 V工作电流 I_L 0 ... 25 mA空载电流 I_o ≤ 10 mA

周围环境

环境温度 -10... 65 °C

机械特性

外壳材料 Polyamides

认证和证书

CCC 认证 最大工作电压 $\leq 36V$ 的产品无须 CCC 认证，所以无该标识