

温度传感器

USI-TEMP-1,5M-V312




- 紧凑设计
- 通用安装方式
- 安装孔便于安装

专用于USi-safety评估单元的温度传感器



尺寸

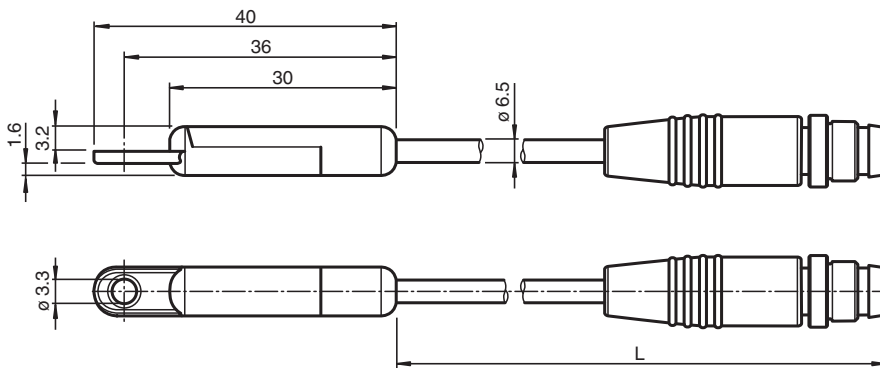

技术参数

一般说明	
类型	温度传感器
电气特性	
测量电阻	在25 °C时, NTC 电阻4.7 kΩ B 值 (B _{25/100}) = 3980 K ±3%
环境温度	
工作温度	可移动电缆: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) 固定电缆: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
储存温度	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械特性	
连接类型	带插头固定线缆
防护等级	IP67
材质	
外壳	TPU
连接器	
螺纹	M8 x 1
针脚数	6
材料	PUR

Release date: 2021-04-19 Date of issue: 2021-04-19 Filename: 70131328_cn.pdf

Refer to "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germany: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


技术参数

线缆		
线径		5 mm
弯曲半径		固定线缆: > 5 x 线缆直径 可移动线缆: > 10 x 线缆直径
材料		PUR
颜色		黑色
长度	L	1.5 m ± 最大 40 mm
重量		22 g

产品调试

该组件仅适用于与USi-safety传感器系统一起使用，关于USi-safety传感器系统的更多的细节、安装和调试说明，请在相应的产品页www.pepperl-fuchs.com中找到。

匹配的系统组件

	USI-F262-2E5-V19-S2D3	USi-safety传感器系统专用评估单元
---	------------------------------	-----------------------