




bride de fixation

BF 12

- Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M12
- Montage simple et calage précis
- Grande plage de réglage (max. 11 mm)

bride de fixation, 12 mm

Dimensions

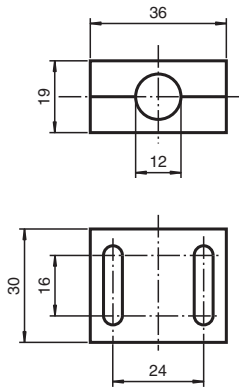

Données techniques

Caractéristiques générales

Diamètre intérieur 12 mm

Conditions environnementales

Température ambiante -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Caractéristiques mécaniques

Matériau socle : PBT (vert)
capot : PA (transparent)

Couple de serrage des vis de fixation max. 1 Nm

Dimensions

Hauteur 19 mm

Largeur 36 mm

Longueur 30 mm