



### Bestellbezeichnung


**FFA 0S 302 CLAL 42**

Kabeldose, konfektionierbar

### Merkmale

- Push-Pull-Selbstverriegelungssystem
- Rundum-Abschirmung (360°) für vollständigen EMV-Schutz

### Abmessungen

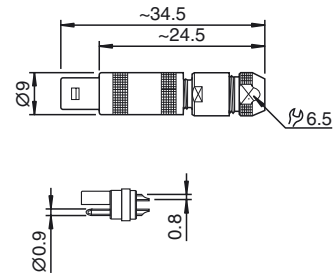

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	2
Bauform	Buchse, gerade

#### Elektrische Daten

Prüfspannung	1500 V <sub>eff</sub>
Betriebsstrom	I <sub>B</sub> max. 10 A

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-55 ... 250 °C (-67 ... 482 °F)
---------------------	---------------------------------

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP50
Material	
Kontaktoberfläche	Messing, vernickelt
Griffkörper	Messing, verchromt
Kabel	
Manteldurchmesser	3,3 ... 4,1 mm
Aderdurchmesser	max. 0,34 mm / 22 AWG
Lebensdauer	> 5000 Steckzyklen

### Elektrischer Anschluss

