


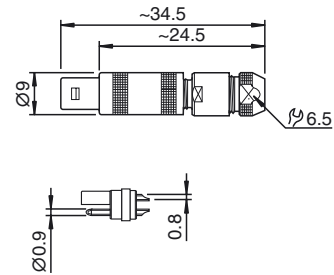

Dimensiones



Referencia de pedido

FFA 0S 302 CLAL 42

Conector hembra,confeccionable

Características

- Sistema push-pull autoblocante
- Apantallamiento integral (360°) con protección electromagnética completa

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	2
Tipo	Borne, recto

Datos eléctricos

Tensión de prueba	1500 V _{eff}
Corriente de trabajo	I _B máx. 10 A

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-55 ... 250 °C (-67 ... 482 °F)
----------------------	---------------------------------

Datos mecánicos

Grado de protección	IP50
Material	
Superficie de contacto	latón, niquelado
Pinza	latón, cromado
Cable	
Diámetro del revestimiento	3,3 ... 4,1 mm
Diámetro de núcleo	máx. 0,34 mm / 22 AWG
Vida mecánica	> 5000 ciclos de contacto

Conexión eléctrica

