




Brida de fijación

BF 4

- Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M4
- Montaje sencillo y ajuste exacto

Brida de fijación, 4 mm

Dimensiones

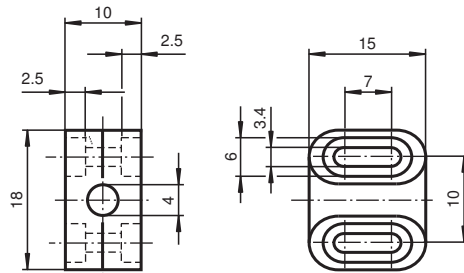

Datos técnicos

Datos generales

Diámetro interno 4 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Datos mecánicos

Material PBT

Momento de apriete de los tornillos de fijación max. 0,5 Nm

Dimensiones 15 mm x 18 mm x 10 mm