

Kabeldose


V1-W-E2-15M-PUR

- Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
- Schutzart IP67 / IP68 / IP69
- Mikroben- und Hydrolysebeständig
- Halogenfrei
- Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, LED 3-polig, PUR-Kabel grau



Abmessungen

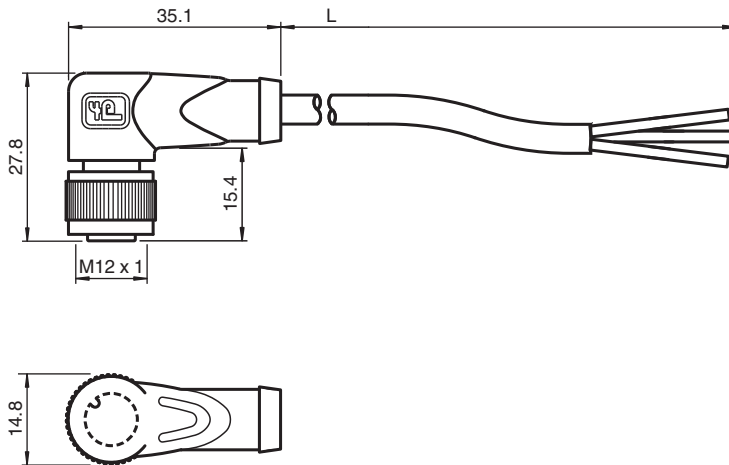

Technische Daten

Allgemeine Daten

Steckverbinder 1	
Anschluss	Buchse
Bauform	M12
Ausführung	gewinkelt
Verriegelung	Schraubverbindung
Polzahl	3
Kodierung	A-kodiert
Steckverbinder 2	
Anschluss	freies Leitungsende

Anzeigen/Bedienelemente

LED grün	Betriebsanzeige
LED gelb	Funktionsanzeige Pin 4

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 24 V DC -20 % / +25 %
Betriebsstrom	I_B	max. 4 A

Konformität

Veröffentlichungsdatum: 2020-10-23 Ausgabedatum: 2020-10-23 Dateiname: 035191_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Schutzart	EN 60529	
Steckverbindung	Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101	
Halogenfreiheit	IEC 60754-1	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur		
Steckverbinder	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)	
Kabel, fest verlegt	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)	
Kabel, beweglich	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)	
Verschmutzungsgrad	3	
Mechanische Daten		
Steckverbinder		
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm	
Losrüttelsicherung	vorhanden	
Werkzeugmontage	Längsrändel	
Steckzyklen	min. 100	
Schutzart	IP67 / IP68 / IP69	
Kabel	gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5	
Manteldurchmesser	4,8 mm	
Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 8 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt	
Mantelhaftsitz	max. 10 N / 50 mm	
Mantelfarbe	grau (ähnlich RAL 7001)	
Aderzahl	3	
Aderquerschnitt	0,34 mm ²	
Aderfarbe	Ader 1: braun Ader 3: blau Ader 4: schwarz	
Aderaufbau	19 x 0,15 mm Ø	
Länge	L	15 m
Kabelkurzzeichen	Li 9Y 11YM 3 x 0,34	
Schleppkettentauglichkeit		
Schleppkettenzyklen	max. 50 / Tag	
Verfahrgeschwindigkeit	max. 0,3 m/s	
Material		
Halogenfreiheit	ja	
Steckverbinder		
Gerändelte Schraubverbindung	Zink-Druckguss, vernickelt	
Griffkörper	TPU, transparent	
Kontaktoberfläche	Au	
Brennbarkeit	V-2	
Kabel		
Mantel	PUR auf Polyetherbasis	
Aderisolation	PP	
Chemische Beständigkeit	gut	
Mikrobenbeständigkeit	ja	
Hydrolysebeständigkeit	ja	

Veröffentlichungsdatum: 2020-10-23 Ausgabedatum: 2020-10-23 Dateiname: 035191_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com


USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

Anschluss

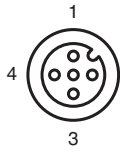

Veröffentlichungsdatum: 2020-10-23 Ausgabedatum: 2020-10-23 Dateiname: 035191_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com