




## Ruede de medida 9109, 10

- Capa de caucho granulado
- 200 mm de perímetro

Rueda de medición para ejes de 10 mm de diámetro

### Dimensiones

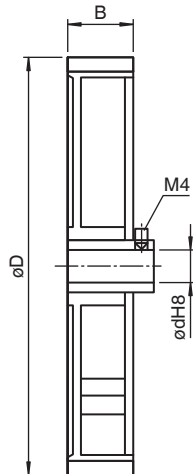

### Datos técnicos

#### Datos mecánicos

Superficie	de goma llena de granos Nitril (NBR)-Blend
Diámetro	D = 63,7 mm
Circunferencia	200 mm
Anchura	12 mm
Diámetro de ondas	d = 10 mm