



 
Bestellbezeichnung

NCN40+U1+U

Merkmale

- Komfortreihe
- 40 mm nicht bündig

Anschluss



Zubehör

V1-W

Kabeldose, konfektionierbar

V1-W-2M-PUR

V1-G-2M-PUR

Kabeldose


MHW 01

Montagehilfe

V1-M20-80

Einbauadaptei

Abmessungen

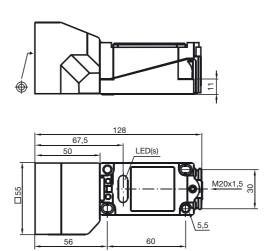

Technische Daten

Allgemeine Daten		
Schaltelementfunktion		AC/DCSchließer/Öffner
Schaltabstand	s _n	40 mm
Einbau		nicht bündig
Ausgangspolarität		AC/DC
Gesicherter Schaltabstand	s _a	0 32,4 mm
Reduktionsfaktor r _{Al}		0,45
Reduktionsfaktor r _{Cu}		0,45
Reduktionsfaktor ryga		0.8

Reduktionsfaktor r _{V2A}		0,8
Kenndaten Cenndaten		
Betriebsspannung	U_B	20 253 V
Betriebsspannung DC		20 300 V
Schaltfrequenz	f	0 25 Hz
Hysterese	Н	typ. 3 %
Kurzschlussschutz		taktend
Snannungsfall	11.	< 4 V

Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) 0 ... 3000 mA Betriebsstrom 5 ... 500 mA 0 ... 2,5 mA typ. 1,5 mA Reststrom I_r Betriebsspannungsanzeige LED, grün

Schaltzustandsanzeige LED, gelb Normenkonformität

IEC / EN 60947-5-2:2004 Normen

Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) Mechanische Daten

Anschlussart Klemmraum Aderquerschnitt bis zu 2,5 mm² PBT Gehäusematerial

Stirnfläche PBT IP68 Schutzart Zulassungen und Zertifikate

CCC-Zulassung Certified by China Compulsory Certification (CCC)

www.pepperl-fuchs.com