




### Orderbenämning

NBN15-30GM75-WS-V11


### Kännetecken

- 2-tråd AC
- Kan ej monteras in i plan

### Anslutning

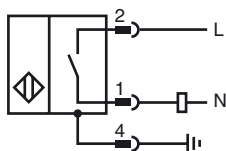

### Pinout

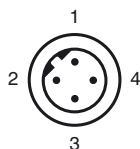


#### Tråd färger

1	BU
2	BN
4	GN/YE

Kungörelsedatum: 2011-03-22 11:52 Datum för utgåva: 2011-03-22 088614\_SWE.xml

## Avmätning

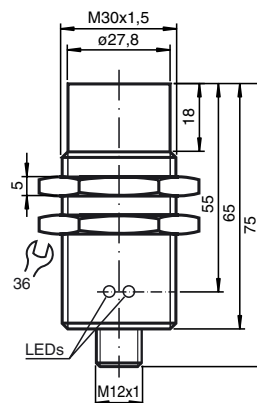

## Tekniska data

### Allmänna data

Utgångs funktion	AC	slutare
Känslavstånd	$s_n$	15 mm
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	AC	
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 12,2 mm
Reduktionsfaktor $r_{AI}$	0,43	
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,41	
Reduktionsfaktor $r_{V2A}$	0,82	

### Specifikationer

Arbetspänning	$U_B$	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 20 Hz
Hysteres	$H$	typ. 5 %
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 8$ V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1600 mA	
Arbetsström	$I_L$	5 ... 200 mA
Läckström	$I_r$	0 ... 1,7 mA typ.
Driftspänningsvisning	LED grön	
Funktions indikering	LED, gul	

### Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

### Mekaniska data

Anslutnings typ	Kontakt M12 x 1, 3-polig
Kabelutförande	PA
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67