




## Abmessungen

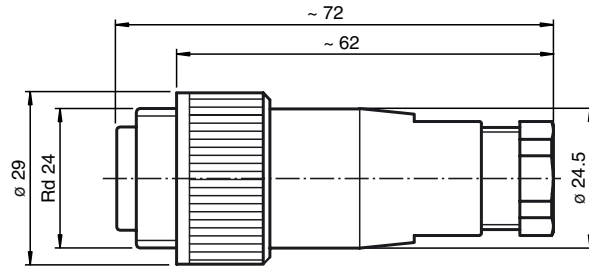

## Bestellbezeichnung

## V16S-G

Kabelstecker, Rd 24, 6-polig+PE, konfektionierbar

## Merkmale

- Vergoldete Kontakte

## Technische Daten

## Allgemeine Daten

Polzahl	6 + PE
Anschluss 1	Stecker
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	Rd 24

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V
Betriebsstrom	max. 10 A

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)
Verschmutzungsgrad	3

## Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x Stecker, Rd 24 x 1/8" Schraubklemmen für max. 1,5 mm <sup>2</sup> PG9-Verschraubung
Material	
Kontakte	CuSn / Au
Griffkörper	PBT
Kabel	
Manteldurchmesser	6 ... 8 mm
Lebensdauer	> 500 Steckzyklen

## Elektrischer Anschluss

