


# Snímač, induktivní NEN40-30GM60-E2-V1



- 40 mm ne v jedné rovině
- Zvýšená spínací vzdálenost



## Rozměry

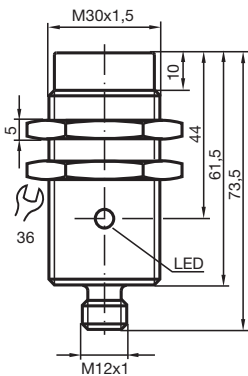

## Technické údaje

### Všeobecné specifikace

Spínací funkce		Normálně otevřený (NO)
Typ výstupu		PNP
Spínací vzdálenost	$s_n$	40 mm
Montáž		ne v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnoseměrné
Pracovní rozsah	$s_a$	0 ... 32,4 mm
Redukční součinitel $r_{Al}$		0,36
Redukční součinitel $r_{Cu}$		0,32
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$		0,69
Typ výstupu		3-drát

 
### Charakteristické hodnoty

Instalační podmínky

## Technické údaje

A		v hliníku: 25 mm v oceli 1.0037 (St37): 35 mm v mosazi: 25 mm v ušlechtilé oceli: 20 mm
B		40 mm
C		120 mm
F		150 mm
Provozní napětí	$U_B$	10 ... 30 V
Spínací frekvence	f	0 ... 100 Hz
Hystereze	H	typicky 5 %
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	$U_d$	$\leq 2$ V
Provozní proud	$I_L$	0 ... 200 mA
Zbytkový proud	$I_r$	0 ... 0,1 mA typ. 0,1 $\mu$ A při 25 °C
Proud naprázdno	$I_0$	$\leq 10$ mA
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá
<b>Parametry funkční bezpečnosti</b>		
MTTF <sub>d</sub>		211 a
Doba provozu (T <sub>M</sub> )		20 a
Stupeň diagnostického pokrytí (DC)		0 %
<b>Shoda s normami a směrnici</b>		
Shoda se standardy		
Normy		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
<b>Schválení a certifikáty</b>		
Schválení UL		cULus Listed, General Purpose
Schválení CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Schválení CCC		Pro výrobky s max. provozním napětím $\leq 36$ V není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC.
<b>Okolní podmínky</b>		
Okolní teplota		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
<b>Mechanické specifikace</b>		
Typ připojení		Konektorová zástrčka M12 x 1 , 4 vývody
Materiál pouzdra		Mosaz, pochromovaná
Čelní plocha		Polybutyltereftalát
Třída ochrany		IP67

## Připojení




## Přirazení připojení






Wire barev dle EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
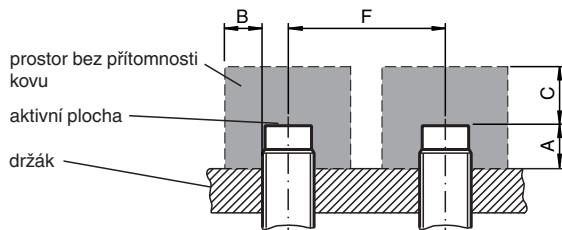
## Instalace



## Příslušenství

	<b>BF 30</b>	Montážní příruba, 30 mm
	<b>V1-G-2M-PUR</b>	Zásuvková sada vodičů s jedním přímým zakončením M12, kódování A, 4 vývody, šedý kabel z PUR
	<b>V1-W-2M-PUR</b>	Zásuvková sada vodičů s jedním úhlovým zakončením M12, kódování A, 4 vývody, šedý kabel z PUR