



### Bestellbezeichnung


#### V16-W

Kabeldose, Rd 24, 6-polig+PE, konfektionierbar

### Merkmale

- Vergoldete Kontakte

### Abmessungen

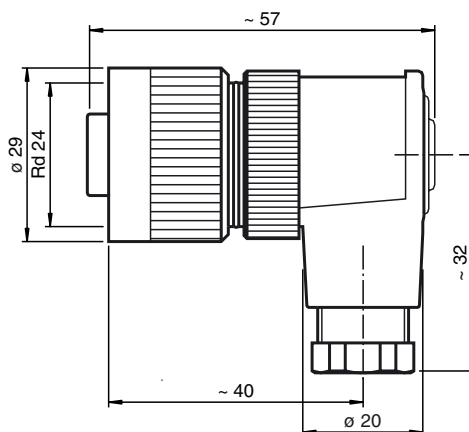

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	6 + PE
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gewinkelt
Gewinde 1	Rd 24

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 250 V
Betriebsstrom		max. 10 A

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)
Verschmutzungsgrad	3

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x Buchse, Rd 24 x 1/8" Schraubklemmen für max. 1,5 mm <sup>2</sup> PG9-Verschraubung

#### Material

Kontakte	CuSn / Au
Griffkörper	PBT

#### Kabel

Manteldurchmesser	6 ... 8 mm
Lebensdauer	> 500 Steckzyklen

### Elektrischer Anschluss

