



### Bestellbezeichnung


#### V18-G

Kabeldose in M18-Bauform, konfektionierbar

### Merkmale

- Vergoldete Kontakte

### Abmessungen

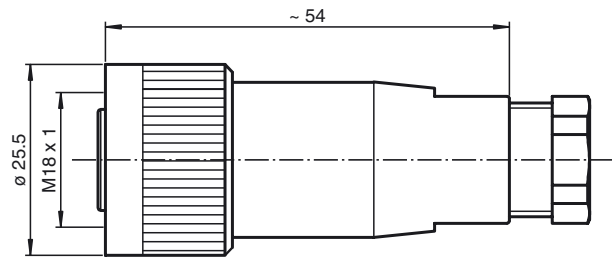

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl 4

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung  $U_B$  max. 250 V

Betriebsstrom max. 16 A / 5 A tauchgelötet

Durchgangswiderstand  $\leq 8 \text{ m}\Omega$

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur  $-40 \dots 85 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots 185 \text{ }^\circ\text{F}$ )

Verschmutzungsgrad 3

#### Mechanische Daten

Schutzart IP65

Anschluss 1 x M18-Buchse  
Schraubklemmen für max.  $1,5 \text{ mm}^2$   
PG9-Verschraubung

#### Material

Kontakte CuZn

Kontaktfläche CuSnZn

Griffkörper PA 66

Überwurfmutter PA 66

#### Kabel

Manteldurchmesser 6 ... 8 mm

### Elektrischer Anschluss

