



### Bestellbezeichnung


#### V18-W

Kabeldose in M18-Bauform, konfektionierbar

### Merkmale

- Vergoldete Kontakte

### Abmessungen

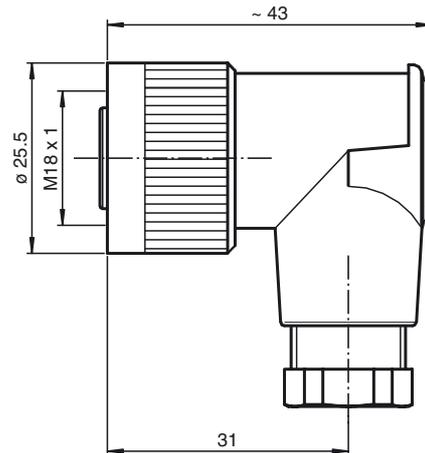

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl 4

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung  $U_B$  max. 250 V  
 Betriebsstrom max. 16 A / 5 A tauchgelötet  
 Durchgangswiderstand  $\leq 8 \text{ m}\Omega$

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur  $-40 \dots 85 \text{ }^\circ\text{C}$  ( $-40 \dots 185 \text{ }^\circ\text{F}$ )  
 Verschmutzungsgrad 3

#### Mechanische Daten

Schutzart IP65  
 Anschluss 1 x M18-Buchse  
 Schraubklemmen für max.  $1,5 \text{ mm}^2$   
 PG9-Verschraubung

#### Material

Kontakte CuZn  
 Kontaktfläche CuSnZn  
 Griffkörper PA 66  
 Überwurfmutter PA 66

#### Kabel

Manteldurchmesser 6 ... 8 mm

### Elektrischer Anschluss

