



Bestellbezeichnung


RL23-8-H-350-RT-1987/104

Reflexions-Lichttaster HGA
mit Kunststoffstecker M18 x 1, 4-polig


Merkmale

- Spezieller Einsatzbereich: Fach-Fein-Positionierung
- Einstellbare Hintergrundausbuchtung
- Rotlicht
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Optikfläche aus kratzfestem Glas
- Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung

Abmessungen

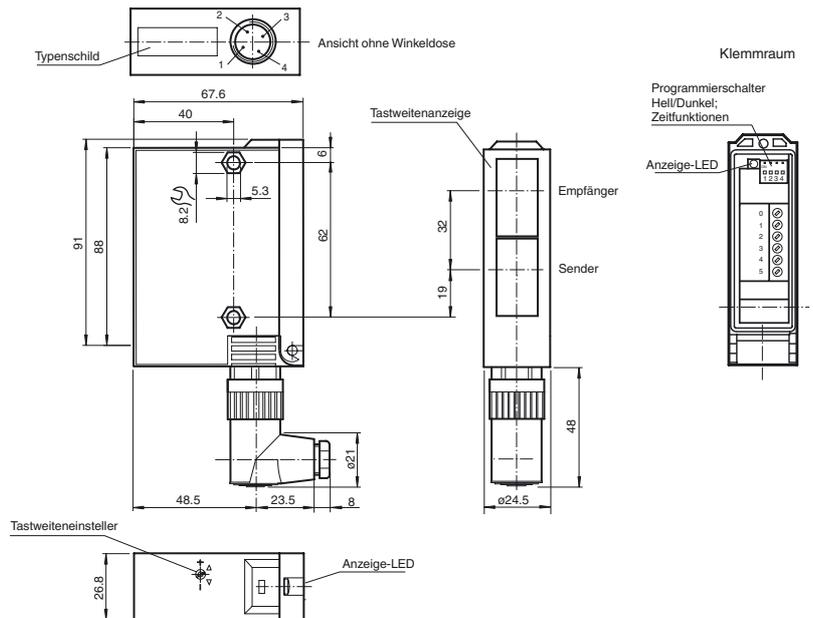


Elektrischer Anschluss

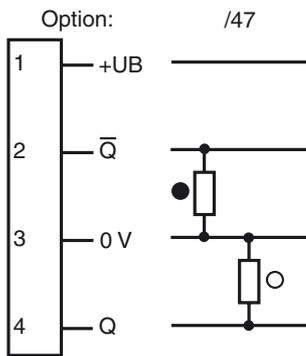

○ = Hellschaltung
● = Dunkelschaltung

Pinbelegung

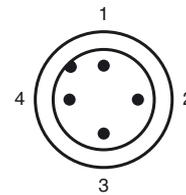

Veröffentlichungsdatum: 2011-01-06 14:00 Ausgabedatum: 2011-01-26 117071_GER.xml

Technische Daten**Allgemeine Daten**

Tastbereich	50 ... 350 mm
Tastbereich min.	50 ... 150 mm
Tastbereich max.	50 ... 350 mm
Lichtsender	LED
Lichtart	rot, Wechslicht
Schwarz-/Weiß-Differenz (6%/90%)	< 5 %
Lichtfleckdurchmesser	12 mm bei Tastweite 500 mm
Öffnungswinkel	1,5 °
Fremdlichtgrenze	12000 Lux

Kenndaten funktionale Sicherheit

MTTF _d	540 a
Gebrauchsdauer (T _M)	20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)	60 %

Anzeigen/Bedienelemente

Funktionsanzeige	LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
Bedienelemente	Tastweiteneinsteller

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U _B	10 ... 30 V DC
Welligkeit		10 %
Leerlaufstrom	I ₀	100 mA

Ausgang

Schaltungsart	hellschaltend	
Signalausgang	1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt	
Schaltspannung	30 V DC	
Schaltstrom	max. 200 mA	
Schaltfrequenz	f	10 Hz
Ansprechzeit		50 ms

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)

Mechanische Daten


Schutzart	IP65
Anschluss	Gerätestecker M18 x 1, 4-polig mit unverdrahteter Winkeldose
Material	
Gehäuse	Terluran GV15
Lichtaustritt	Glas
Masse	180 g

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Produktnorm	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus
CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.

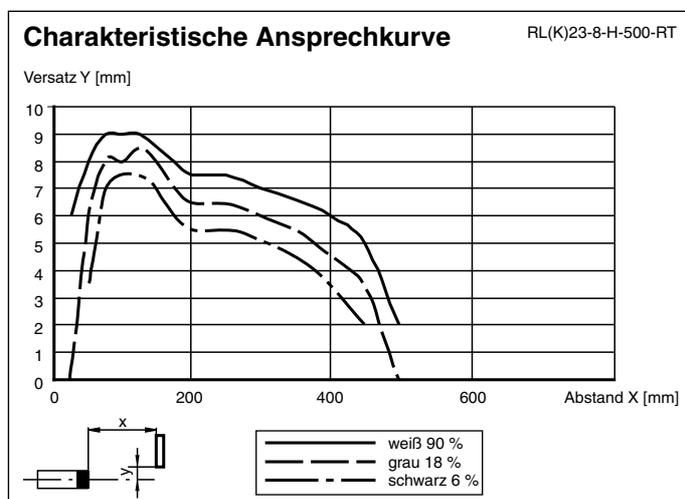Kurven/Diagramme**Zubehör****OMH-05**

Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm

OMH-07

Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm

OMH-21

Haltewinkel


OMH-22

Haltewinkel

OMH-RLK29-HW

Haltewinkel für rückseitige Wandmontage

Weiteres Zubehör finden Sie im Internet unter www.pepperl-fuchs.com

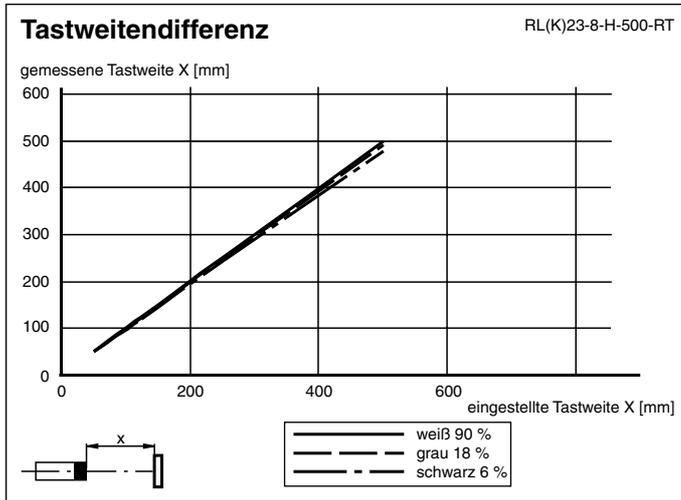

Veröffentlichungsdatum: 2011-01-06 14:00 Ausgabedatum: 2011-01-26 117071_GER.xml