



### Bestellbezeichnung

#### V1-W

Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar

### Merkmale


- Vergoldete Kontakte

### Zubehör

#### V1-E/E2-LED

Leiterplatte mit LED zum Einbau in Kabelsteckverbinder

## Abmessungen

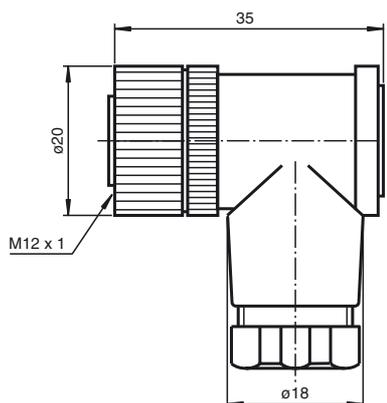

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Polzahl	4
UL File Number	E363587

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. 250 V AC/DC
Betriebsstrom		max. 4 A
Durchgangswiderstand		< 3 m $\Omega$

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3

### Mechanische Daten

Schutzart	IP67
Anschluss	1 x M12-Buchse, gewinkelt Schraubklemmen für max. 0,75 mm <sup>2</sup> PG7-Verschraubung

### Material

Kontakte	CuZn
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	PBT
Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Kabel	
Manteldurchmesser	4 ... 6 mm

### Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529:2000

## Elektrischer Anschluss

