



CE

Orderbenämning

 
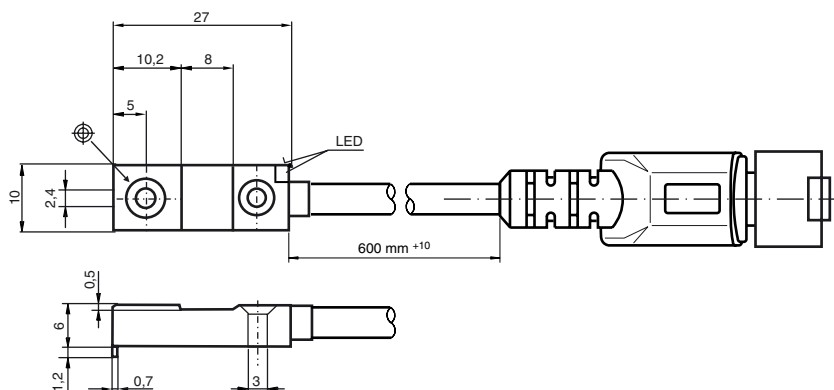
NBN4-F29-E0-V1-Y119648

Kännetecken

- Bas serie
- 4 mm ej i plan
- Jungheinrich artikelnr. 50123671

Anslutning

E / E0

**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	NPN	slutare
Känslavstånd	s_n	4 mm
Installation		ej i samma plan
Utgångs typ		DC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 3,24 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,7

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 1000 Hz
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		nej
Spänningsfall	U_d	≤ 3 V
Arbetsström	I_L	0 ... 100 mA
Läckström	I_r	0 ... 0,5 mA typ. 0,1 μ A vid 25 °C
Tomgångsström	I_0	≤ 10 mA
Funktions indikering		LED, gul

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-40 ... 70 °C (233 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	0,6 m, PUR-kabel med V1-kontakt
Ledartvärsnitt	0,14 mm ²
Kapslingsmaterial	PPS
Avkännings yta	PPS
Skyddsklass	IP67