




Dimensiones

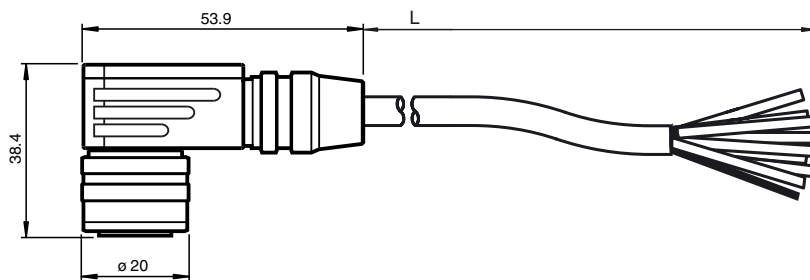

Referencia de pedido

42312B-05M-12P-SCS

Juego de cables hembra de una terminación, M16, 12 pines, cable PVC, 12 hilos

Características

- Grado de protección IP67
- Contactos dorados

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	12
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	angulado
Rosca 1	M16
Conexión 2	Terminal de línea libre

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 30 V CC
Tensión de prueba		1000 V
Corriente de trabajo	I_B	máx. 1 A
Resistencia de tránsito		< 5 mΩ


Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	cable, tendido fijo: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) cable, móvil: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento	1

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Material	
Contactos	CuSn
Superficie de contacto	Au
Carcasa	CuSn, niquelado
Cable	PVC
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	Ø 7,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión	Cable flotante: ≥ 156 mm, Cable fijo: ≥ 78 mm
Color	negro
Hilos	12 x 0,12 mm ² + blindaje
Blindaje	Trenzado Cobertura del 70 %
Longitud	L 5 m

Conexión eléctrica

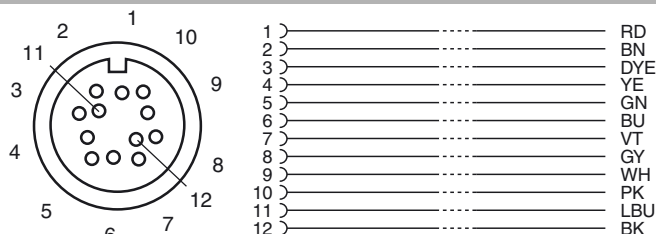

Fecha de publicación: 2019-08-19 15:10 Fecha de edición: 2019-09-05 125999_spa.xml

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".