
## Näherungsschalter, induktiv

Basisreihe 2 mm nicht bündig Schweißfest Extrem helle LED-Anzeige Komplett silikonfrei Nach CNOMO-Norm Kabel mit M12-Steckeranschluss

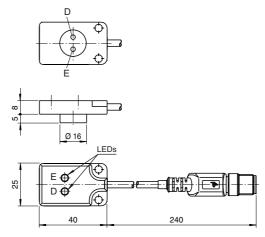

## (€

Allgemeine Daten	
Schaltelementfunktion	DC Schließer
Schaltabstand s <sub>n</sub>	2 mm
Einbau	nicht bündig
Gesicherter Schaltabstand sa	0 1,62 mm
Kenndaten	
Betriebsspannung U <sub>B</sub>	10 60 V
Schaltfrequenz f	0 1000 Hz
Verpolschutz	verpolgeschützt
Kurzschlussschutz	ja
Spannungsfall U <sub>d</sub>	≤ 5 V
Betriebsstrom I <sub>L</sub>	1,5 100 mA
Reststrom I <sub>r</sub>	< 0,6 mA
Schaltzustandsanzeige	LED,gelb Engage (close) LED,grün Degage (open)
Normenkonformität	
Normen	IEC / EN 60947-5-2:2004
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 70 °C (248 343 K)
Mechanische Daten	
Anschlussart	0,2 m, PVC-Kabel mit V1-Stecker
Gehäusematerial	PA 6
Schutzart	IP67

## Anschluss:

Z8

