



### Bestellbezeichnung


#### ML29 Kupplungsdose 6m 4polig

Kabeldose mit 6 m Anschlusskabel für Sensoren Serie ML29

### Merkmale

- Spezialstecker mit Snap-In-Technik für Serie ML29

### Abmessungen

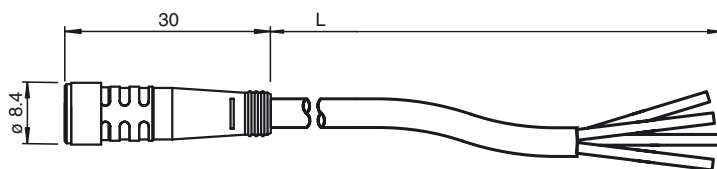

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	4
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M8
Anschluss 2	freies Leitungsende

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	$U_B$	max. ... 30 V
Betriebsstrom		max. 4 A

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
Verschmutzungsgrad	3

#### Mechanische Daten

Schutzart	IP67 nach EN 60529 (in geschraubtem Zustand)
Material	
Griffkörper	TPU, blau
Kabel	PVC
Kabel	
Manteldurchmesser	Ø 3,5 mm
Farbe	grau
Adern	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Länge	L 6 m

### Elektrischer Anschluss



1	.....	BN
2	.....	WH
3	.....	BU
4	.....	BK