




Montagehilfe

MH 02-L-Y133760

- Geeignet für VariKont-L Sensoren
- Einfache und schnelle Montage
- Sensor in Längs- und Querrichtung zur Profilschiene montierbar
- Maximaler Einstellbereich: 60 mm

Montagehilfe

Abmessungen

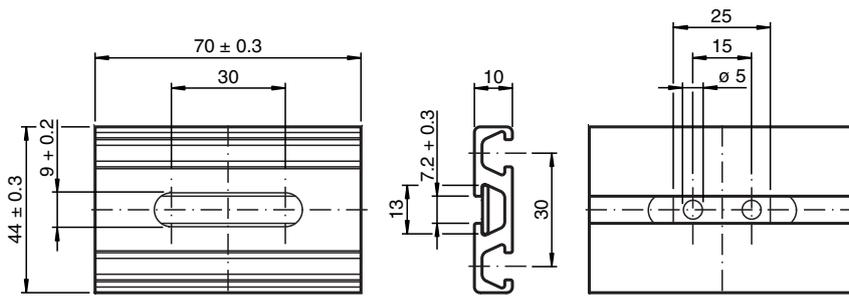

Technische Daten

Mechanische Daten

Material	Profilschiene: Aluminium Platte: Aluminium
----------	---

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-23 Ausgabedatum: 2020-06-29 Dateiname: 133760_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Montage

Montagehinweis

- Beiliegende M5-Zylinderschrauben mit Schlitz in den Sensorsockel einsetzen und an Nutensteine fixieren
- Sensor mit locker angeschraubten Nutensteinen in die Profilschiene einschieben
- Sensor positionieren und festschrauben

Lieferumfang

Montagehilfe MH 02-L-Y133760, bestehend aus

- 1 Profilschiene (70 mm) mit Langloch (30 mm)
- 2 Nutensteine (M5) für die Sensormontage
- 2 Zylinderkopfschrauben (M5 x 42/ISO 4762) für die Sensormontage
- 1 Aluminium-Platte (25 x 13 x 1,5) zur Befestigung
- 2 Edelstahl-Blehschrauben mit Schlitz (4,2 x 19/ISO 1481) zur Befestigung
- 2 Zahnscheiben (4,3 mm/DIN 6797 Form A) zur Befestigung