




Bestellbezeichnung

NJ40+U4+W-T

Merkmale

- Temperaturbereich
0 ... 100 °C

Anschluss

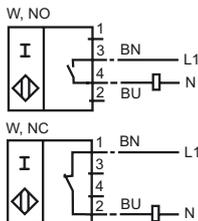

Zubehör

V1-M20-80

Einbauadapter

V1-G

Kabeldose, konfektionierbar


V1-W

Kabeldose, konfektionierbar

MHW 01

Montagehilfe

Abmessungen

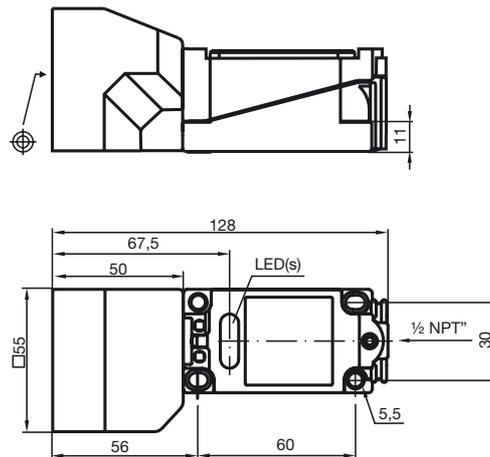

Technische Daten

Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion	AC Schließer/Öffner
Schaltabstand	s_n 40 mm
Einbau	nicht bündig
Ausgangspolarität	AC
Gesicherter Schaltabstand	s_a 0 ... 30,6 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85

Kenndaten

Betriebsspannung	U_B 20 ... 253 V ¹⁾
Schaltfrequenz	f 0 ... 25 Hz
Hysterese	H typ. 3 %
Spannungsfall	U_d ≤ 7 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)	0 ... 4000 mA
Betriebsstrom	I_L 10 ... 500 mA
Reststrom	I_r 0 ... 3 mA typ.
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb

Normenkonformität

Normen	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 ... 100 °C (273 ... 373 K)
---------------------	------------------------------

Mechanische Daten

Anschlussart	Klemmraum
Aderquerschnitt	bis zu 2,5 mm ²
Gehäusematerial	PBT
Stirnfläche	PBT
Schutzart	IP68
Hinweise	¹⁾ Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung U_b 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.