




Abmessungen

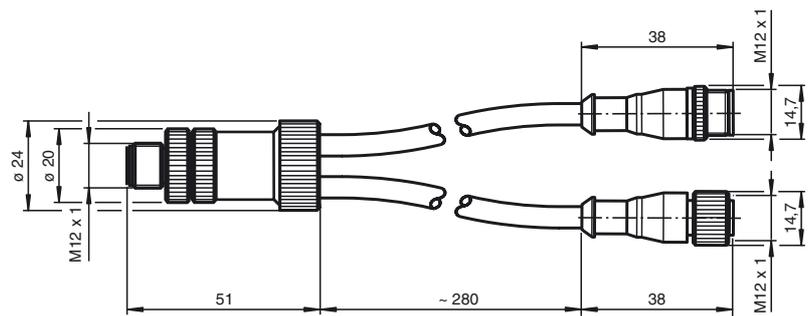

Bestellbezeichnung

ICZ-3T-0,2M-PUR ABG-V15B-G

Y-Verbindungskabel für PROFIBUS

Merkmale

- Austausch von Geräten ohne Busunterbrechung möglich
- Kennzeichnungshüllen
- Schirm an der Überwurfmutter und Pin 5 aufgelegt
- Datenübertragung bis 12 MBaud

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	2 + 1 x Schirm
Übertragungsrate	max. 12 MBit/s

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)
---------------------	-------------------------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP65
Anschluss	M12-Stecker/-Buchse, 4-polig, B-codiert für PROFIBUS
Material	
Kontakte	CuZn, vergoldet
Griffkörper	PUR / PA 66
Kabel	PUR
Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Kabel	
Manteldurchmesser	Ø 8 mm
Farbe	violett
Adern	2 x 0,64 mm ²
Länge	L ca. 28 cm
Masse	ca. 90 g

Elektrischer Anschluss

