

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

ML4.1-8-H-40-RT/30/95

mit Metallstecker M8, 4-polig

 ϵ





- Miniaturbauform
- Präzise Hintergrundausblendung
- Sehr kleine Schwarz-Weiss-Differenz
- Rotlichtausführung
- Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen

Allgemeine Daten

Tastbereich 10 ... 40 mm

Lichtsender I FD Schwarz-/Weiß-Differenz (6%/90%) ca. 3 mm Zulassungen CE, cULus Hintergrundausblendung ab 50 mm Lichtart

Lichtfleckdurchmesser 4 mm Öffnungswinkel ca. 6° Fremdlichtgrenze 40000 Lux

Anzeigen/Bedienelemente

Betriebsanzeige LED, grün

Funktionsanzeige LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger

rot, Wechsellicht

Elektrische Daten

Betriebsspannung 10 ... 30 V DC

Welligkeit 10 % Leerlaufstrom 25 mA I_0

Ausgang

hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar Schaltungsart

NPN, offener Kollektor kurzschlussfest verpolgeschützt Signalausgang

max. 30 V DC Schaltspannung max. 200 mA Schaltstrom Schaltfrequenz f 500 Hz Ansprechzeit 1 ms

Normenkonformität

EN 60947-5-2 Normen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C (253 ... 333 K) Lagertemperatur -20 ... 75 °C (253 ... 348 K)

Mechanische Daten

Schutzart IP65


Anschluss M8-Stecker, 4-polig


Material


Gehäuse ABS GV5 Lichtaustritt Glas Masse 15 g




Kennlinien/Diagramme

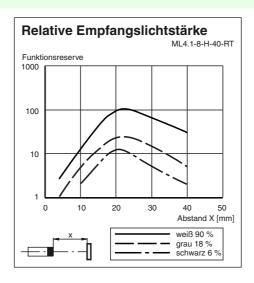

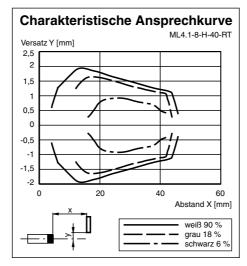

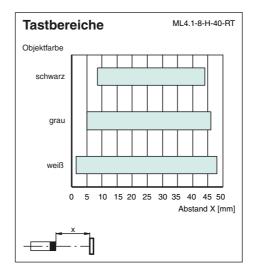

Abmessungen

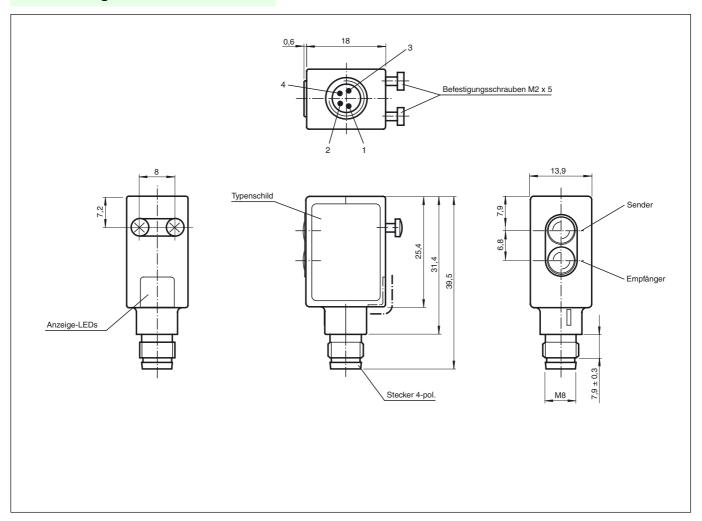

Elektrischer Anschluss

