



Komfortserie  
4 mm ej i plan

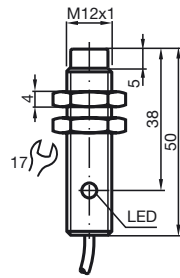

Allmänna data	
Utgångs funktion	AC slutare
Känslavstånd $s_n$	4 mm
Installation	ej i samma plan
Garanterat känslavstånd $s_a$	0 ... 3,24 mm
Reduktionsfaktor $r_{Al}$	0,4
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,4
Reduktionsfaktor $r_{V2A}$	0,7
Specifikationer	
Arbetsspänning $U_B$	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens $f$	0 ... 20 Hz
Spänningsfall $U_d$	typ 4 V vid 15 ... 200 mA typ. 6,5 V vid 5 mA
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1200 mA
Arbetsström $I_L$	5 ... 200 mA
Läckström $I_r$	typ. 0,7 mA
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

### Anslutning:

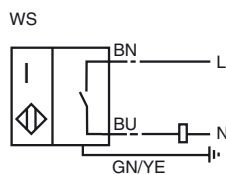

2005-10-13 09:41 - 2006-02-08 - 185285\_SWE.xml