



Bestellbezeichnung

NCB2-12GM50-WS-V11

Merkmale

- Komfortreihe
- 2 mm bündig

Zubehör

BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm

Technische Daten

Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion	AC	Schließer
Schaltabstand	s_n	2 mm
Einbau		bündig
Ausgangspolarität		AC
Gesicherter Schaltabstand	s_a	0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,15
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,1
Reduktionsfaktor r_{V2A} (1.4301)		0,65

Kenndaten

Betriebsspannung	U_B	20 ... 253 V
Schaltfrequenz	f	0 ... 25 Hz
Spannungsfall	U_d	≤ 5 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)		0 ... 2000 mA
Betriebsstrom	I_L	5 ... 200 mA
Reststrom	I_r	typ. 0,7 mA
Bereitschaftsverzug	t_v	≤ 80 ms
Schaltzustandsanzeige		LED, gelb

Normenkonformität

Normen	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------


Mechanische Daten

Gehäusematerial	Edelstahl
Stirnfläche	PBT
Schutzart	IP67


Abmessungen

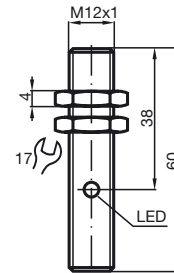

Anschluss

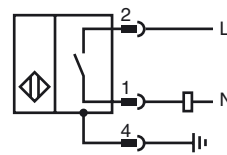

Pinbelegung

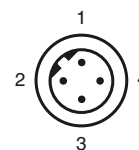

Aderfarben

1		BU	(blau)
2		BN	(braun)
4		GN/YE	(grün/gelb)

Veröffentlichungsdatum: 2016-06-02 11:57 Ausgabedatum: 2016-06-02 18:6765_ger.xml