

Kabeldose, konfektionierbar

V95-G-Y




- Schraubklemmenanschluss
- Schutzart IP67
- UL Recognized Component
- Vergoldete Kontakte

Kabeldose, 7/8" - 16 UN, 5-polig, konfektionierbar



Abmessungen

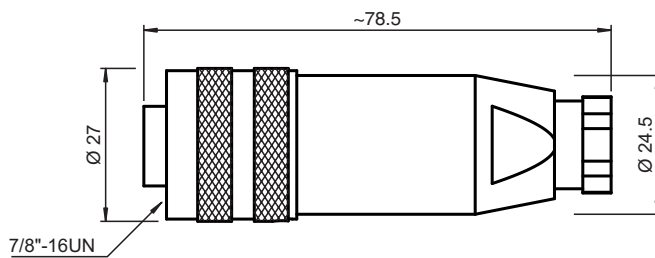

Technische Daten

Allgemeine Daten

Steckverbinder 1	
Anschluss	Buchse
Bauform	7/8 Zoll
Ausführung	gerade
Verriegelung	Schraubverbindung
Polzahl	5

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 300 V
Betriebsstrom	I_B	max. 9 A
Durchgangswiderstand		< 5 m Ω

Konformität

Schutzart	EN 60529
-----------	----------

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	
Maximal zulässige Betriebsspannung	max. 600 V
UL File Number	E363587

Veröffentlichungsdatum: 2023-11-17 Ausgabedatum: 2023-11-17 Dateiname: 194167_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	3


Mechanische Daten

Steckverbinder	
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm
Steckzyklen	min. 50
Schutzart	IP67
Anschluss	1 x Buchse 7/8"-16 UN, gerade Schraubklemmen für max. 1,5 mm ²
Kabel	
Manteldurchmesser	6 ... 8 mm

Material

Steckverbinder	
Schraubverbindung	PBT
Griffkörper	PBT
Kontaktoberfläche	vergoldet (Au)

Anschlussbelegung

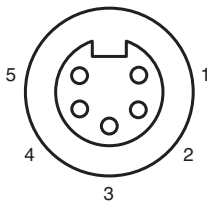

Anschluss

