



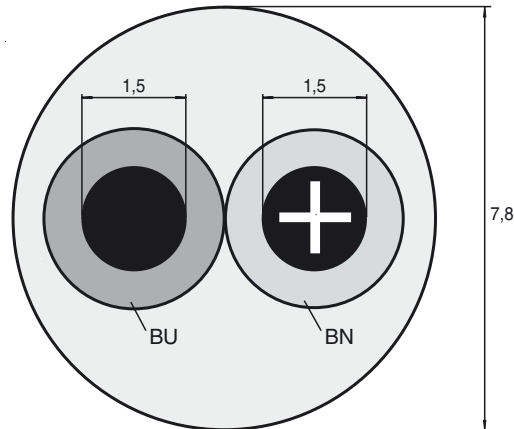
CE

**Bestellbezeichnung****VAZ-RK-PUR 2x1,5-YE 100M**

AS-Interface Rundkabel

**Merkmale**

- Ölresistent
- Resistent gegen Umwelteinflüsse
- Biegefest
- Silikon-ausscheidungsfrei
- hohe Flexibilität bei Kälte
- hohe Abriebfestigkeit
- Zur Verwendung im Freien geeignet (UV- und ozonbeständig)

**Abmessungen****Technische Daten****Elektrische Daten**

Nennspannung	300 V
Strombelastbarkeit	Nach DIN VDE 0298 Teil 4, Tabelle 6, Spalte 4

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C (233 ... 363 K) ruhend, -5 ... 80 °C (268 ... 353 K) bewegt
---------------------	--

**Mechanische Daten**

Aderquerschnitt	Kupfer blank, Klasse 5 nach DIN VDE 0295 Querschnitt 1,5 mm <sup>2</sup>
Biegeradius	≥ 31,2 mm ruhend ≥ 58,5 mm bewegt
Material	PUR (TPPU)
Aderisolation	PVC
Kabel	
Manteldurchmesser	Ø 7,8 mm
Farbe	gelb (ähnlich RAL 1012)
Kabellänge	100 m