




### Bestellbezeichnung

#### V8HAN-G

Kabeldose, Harting, 8-polig, konfektionierbar

### Abmessungen

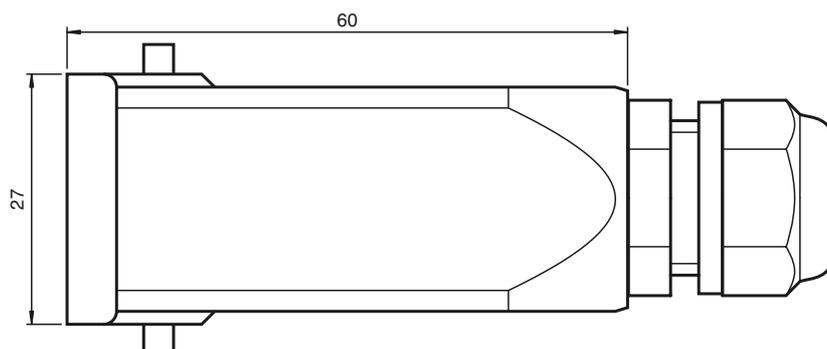

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl	8
Bauform	Buchse, gerade Harting Han 8D, Baugröße 3 A

#### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	$U_e$	230/400 V
Betriebsspannung	$U_B$	50 V
Betriebsstrom		10 A
Durchgangswiderstand		< 3 m $\Omega$

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Verschmutzungsgrad	3

#### Mechanische Daten

Stiftdurchmesser	1 mm
Schutzart	IP65
Anschluss	8 Kontaktbuchsen, Harting 8 D Crimpanschluss für max. $\varnothing 1,1$ mm, 8 mm Abisolierung PG11-Verschraubung

#### Material

Kontakte	Cu-Legierung
Kontaktfläche	Au
Griffkörper	Aluminium und Polycarbonat

#### Brennbarkeit

Gehäuse	94 V-0
---------	--------

#### Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529

### Elektrischer Anschluss

