




Conector de cable, confeccionable V45-GP

- Ethernet industrial
- Para PROFINET
- Conectables en campo
- Apantallamiento integral (360°) con protección electromagnética completa
- Conexión por desplazamiento del aislante
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- Para uso en exteriores

Conector macho RJ45 recto de 4 pines, Cat5, apantallado, montaje en campo, conexión por desplazamiento del aislante, para uso en exteriores



Dimensiones

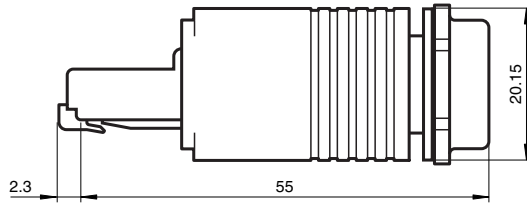

Datos técnicos

Datos generales

Conector 1		
Conexión		conectores, recto
Tipo		RJ45
Estilo		recto
Bloqueo		Conexión de inserción/extracción
Nº de polos		4

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U _B	máx. 50 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajo	I _B	máx. 1 A

Conformidad

Grado de protección		EN 60529
Tecnología de transmisión		Cat. 5 Clase D hasta 100 MHz
Conector		conector RJ45 : IEC 61076-3-106 V4
Categoría de componentes		CAT5 (IEC 11801)

Condiciones ambientales

Fecha de publicación: 2023-05-31 Fecha de edición: 2023-06-13 : 202387_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

Datos técnicos

Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos	
Clavija	
Protección contra aflojamiento	existente
Ciclos de contacto	min. 750
Apantallamiento	sobre Cuerpo
Grado de protección	IP67
Cable	
Diámetro del revestimiento	4,9 ... 8,6 mm
Sección transversal	sólido: 0,26 ... 0,32 mm ² (23 ... 22 AWG) trenzado: 0,22 ... 0,32 mm ² (24 ... 22 AWG)
Material	
Clavija	
Pinza	termoplástico, negro
Combustibilidad	V-0