

Passiv-Verteiler V1-4A-E-5M-PUR




- Flache Bauform
- LED-Anzeige für Modulversorgung und I/O-Status
- Schutzart IP67
- UL Recognized Component

Passiv-Verteiler 4fach mit Stammkabel, NPN



Abmessungen

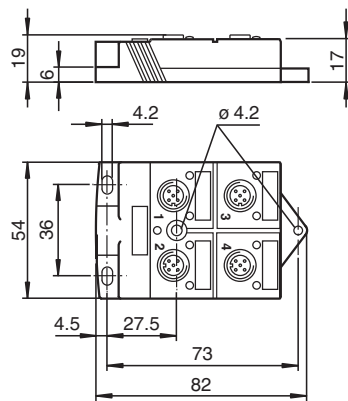

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
UL File Number	E191152

Anzeigen/Bedienelemente

LED grün	Versorgungsspannung je Modul
LED gelb	I/O-Statusanzeige

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	24 V DC, max. 30 V DC
Betriebsstrom	I_B	≤ 5 mA pro Kanal-Anzeigeelement
Strombelastbarkeit		≤ 2 A pro Kanal, ≤ 4 A pro Steckplatz, ≤ 12 A Summenstrom pro Verteiler

Ausgang

Anzahl/Typ	4
------------	---

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität	
Schutzart	EN 60529
Entflammbarkeit	DIN EN 50265-2-1

Veröffentlichungsdatum: 2022-03-28 Ausgabedatum: 2022-03-28 Dateiname: 202623_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technische Daten


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) Kabel, beweglich: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) Kabel, fest verlegt: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
---------------------	---


Mechanische Daten

Anschlussart	4 x Buchse M12 x 1 4-polig Stammkabel
Schutzart	IP65/IP67
Material	
Kontakte	CuSn
Kontaktoberfläche	Ni/Au
Gehäuse	PA
Kabel	PUR
Dichtung	O-Ring: NBR
Kabel	flexibel
Manteldurchmesser	8,7 mm
Biegeradius	> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Farbe	schwarz
Adern	Signalleitung (4): 4 x 0,34 mm ² (AWG 22) Versorgungsleitung (1, 3), PE (5): 3 x 0,75 mm ² (AWG 18)
Leiteraufbau	42 x 0,1 mm Ø 96 x 0,1 mm Ø
Länge	L 5 m
Masse	ca. 609 g
Entflammbarkeit	94 V-0


Anschluss

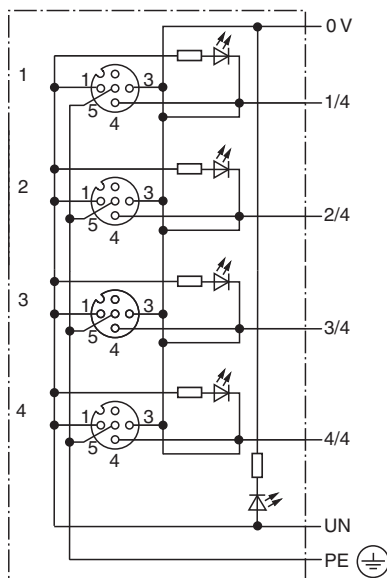

Steckplatz/Pin (Signaleingang)	Farbe
1 / 4 (A)	WH
2 / 4 (A)	GN
3 / 4 (A)	YE
4 / 4 (A)	GY
1-4 / 1 (UN)	BN
1-4 / 3 (0 V)	BU
1-4 / 5 (PE)	GN/YE

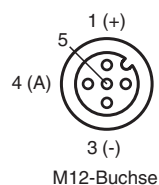

Zubehör

 	MH 05-SACB-4	Montagehilfe für Passiv-Verteiler für die Hutschiene
---	---------------------	--

Veröffentlichungsdatum: 2022-03-28 Ausgabedatum: 2022-03-28 Dateiname: 202623_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

 Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com




 USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

 Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Zubehör

	MH V1-BIT M12	Steckaufsatz für M12
	MH V1-SCREWDRIVER	Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)
	VAZ-V1-B3L	Blindstopfen für M12-Buchsen