 


Reflektor

REF-H20x40F




- Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
- Chemisch beständig
- Geprüft nach ECOLAB

Reflektor, rechteckig 20 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen

ECOLAB

Abmessungen

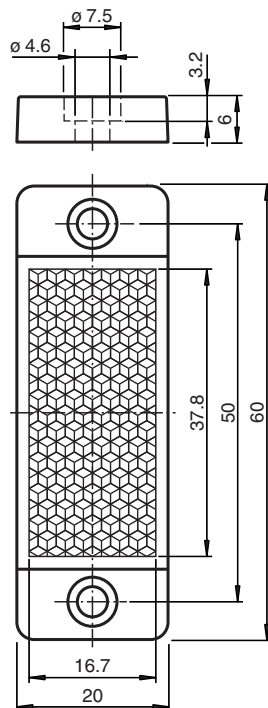

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Bauform	rechteckig
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Mechanische Daten	
Schutzart	IP69K
Material	PES Eastman Tritan(TM) Copolyester TX1001
Abmessungen	60 mm x 20 mm x 6 mm
Befestigung	Befestigungsbohrungen

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-23 Ausgabedatum: 2020-06-29 Dateiname: 207567_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS