

Reflektor REF-H60F




- Einfache Montage durch Befestigungsbohrungen
- Chemisch beständig
- Geprüft nach ECOLAB

Reflektor, rechteckig 40.5 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen



Abmessungen

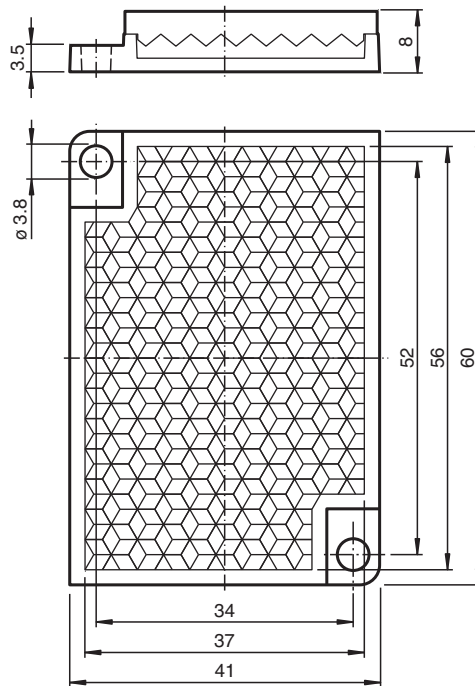

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Bauform	rechteckig
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Mechanische Daten	
Schutzart	IP69K
Material	PES Eastman Tritan(TM) Copolyester TX1001
Abmessungen	60 mm x 41 mm x 8 mm
Befestigung	Befestigungsbohrungen

Veröffentlichungsdatum: 2020-03-23 Ausgabedatum: 2020-06-29 Dateiname: 207568_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.