




## Brida de fijación BF-L3M

■ Versión de metal robusto

Brida de fijación

### Dimensiones

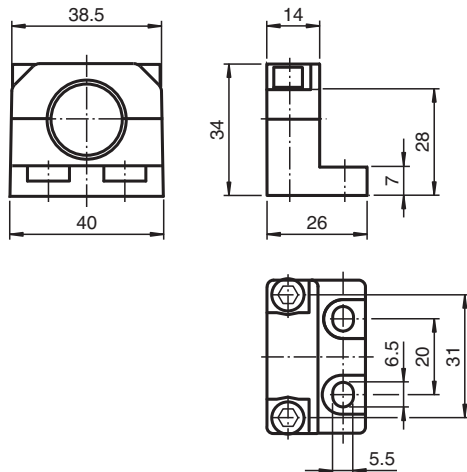

### Datos técnicos

#### Datos generales

Diámetro interno 22,3 mm

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)

#### Datos mecánicos

Material Fundición a presión de cinc , Xylan recubierto de polvo

Tornillo de fijación Acero inoxidable V2A

Masa 74 g

#### Dimensiones

Altura 34 mm

Anchura 40 mm

Longitud 26 mm