

**Bestellbezeichnung**

**RMS Antenna broad**


Radar-Antenne für breites Erfassungsfeld

**Merkmale**

- Breites Erfassungsfeld
- Plug and Play

für automatische Türen

**Abmessungen**

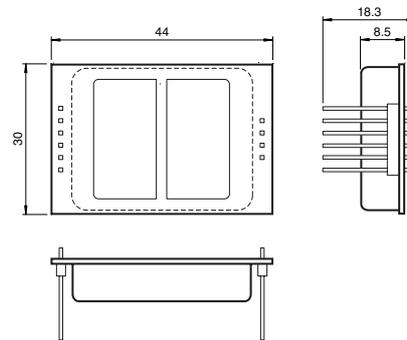

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Erfassungsbereich	4000 x 2000 mm (Tx/B) bei 2200 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel
Funktionsprinzip	Mikrowellenmodul
Detektionsgeschwindigkeit	min. 0,1 m/s
Kennzeichnung	CE
Arbeitsfrequenz	24,15 ... 24,25 GHz K-Band
Sendeleistung (EIRP)	< 20 dBm

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur	-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 90 % nicht kondensierend

**Mechanische Daten**

Montagehöhe	max. 4000 mm
-------------	--------------

**Passende Serien**

Serie	RMS
-------	-----

**Normen- und Richtlinienkonformität**

Normenkonformität	
Normen	EN 62311, EN 300 440-1, EN 300 440-2

Veröffentlichungsdatum: 2011-09-26 10:00 Ausgabedatum: 2011-09-26 208944\_ger.xml