




Dimensiones

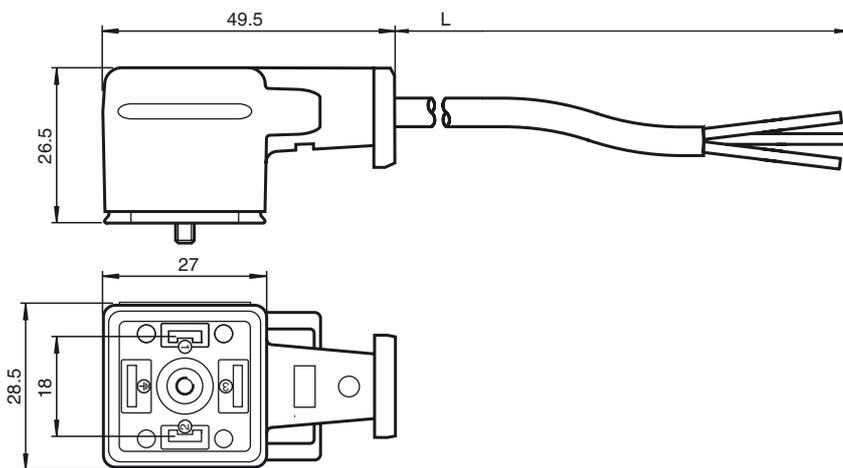

Referencia de pedido

VMA-2+P/L1-2M-PUR

Conector de válvula forma A

Características

- Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400 (anteriormente DIN 43650)
- Junta inyectada
- LED incorporado como indicador de función y operación

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos 2 + PE

Elementos de indicación y manejo

LED amarillo Indicación de operación

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B 24 V CA/CC

Corriente de trabajo I_B máx. 10 A

Resistencia de tránsito < 10 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)

Grado de ensuciamiento 3

Datos mecánicos

Elementos de contacto Resortes de horquilla

Grado de protección IP65/IP67

Conexión Conector de válvula forma A

Material

Contactos CuZn ; CuSn

Pinza PUR

Cable PUR

Aislamiento del hilo PP

Cable de hilos finos, flexibles

Diámetro del revestimiento Ø 5,8 mm

Radio de flexión > 10 diámetro de cable, móvil


Color gris

Hilos (2 + 1) x 0,75 mm²

Montaje de escalera 42 x 0,15 mm Ø

Longitud L 2 m

Conexión eléctrica

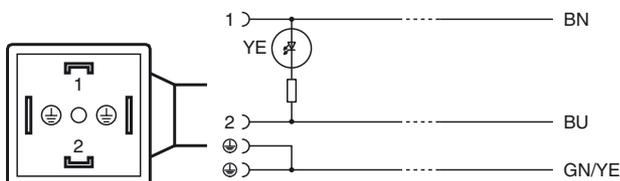

Fecha de publicación: 2016-04-05 15:15 Fecha de edición: 2016-04-05 210003_spa.xml

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776-1111
fa-info@pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com