




### Bestellbezeichnung

**ICZ-AIDA1-MSTB**

Steckverbinder MSTB

### Abmessungen

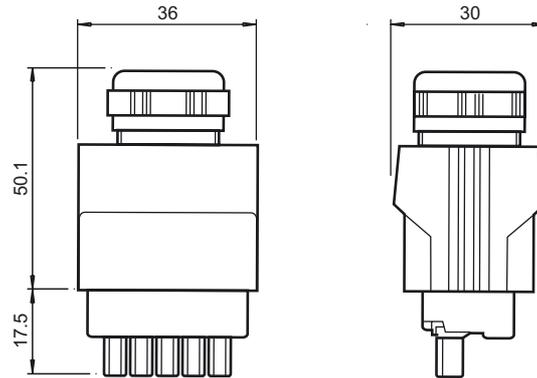

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Polzahl 5

#### Elektrische Daten

Bemessungsstrom  $I_n$  16 A

Nennspannung  $U_n$  24 V

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Lagertemperatur -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

#### Mechanische Daten

Schutzart IP65

Anschluss MSTB

#### Material

Kontakte Cu-Legierung

Kontaktoberfläche Au

Gehäuse Zink-Druckguss, vernickelt

#### Kabel

Manteldurchmesser 9 mm ... 13 mm

Aderdurchmesser 0,75 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>

18 ... 13 AWG

Masse 92 g