




Abmessungen

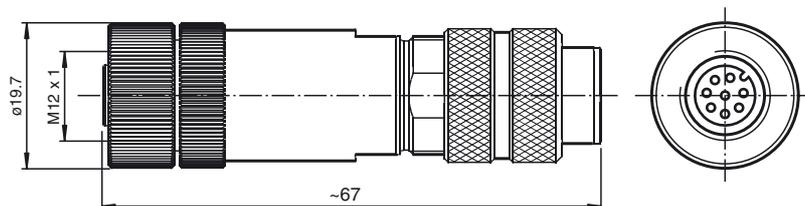

Bestellbezeichnung

V19-G-ABG-PG9-FE

Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, konfektionierbar

Merkmale

- Konfektionierbar, schirmbar
- Metallgehäuse
- Irisfederschirmung
- Erdanschluss (FE) möglich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl 8

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B max. 30 V DC

Betriebsstrom I_B max. 2 A

Durchgangswiderstand $< 3 \text{ m}\Omega$

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur $-25 \dots 85 \text{ }^\circ\text{C}$ ($-13 \dots 185 \text{ }^\circ\text{F}$)

Verschmutzungsgrad 3

Mechanische Daten

Schutzart IP67

Anschluss Schraubklemmen für max. $0,5 \text{ mm}^2$
PG9-Verschraubung

Material

Kontakte CuZn

Kontaktfläche Au

Griffkörper Zink-Druckguss, vernickelt

Überwurfmutter Zink-Druckguss, vernickelt

Kabel

Manteldurchmesser $5 \dots 8 \text{ mm}$

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität

Schutzart EN 60529

Elektrischer Anschluss

