




Abmessungen

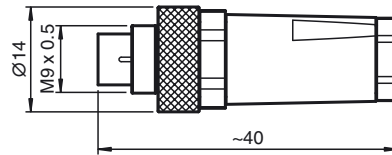

Bestellbezeichnung

V35S-G-ABG

Kabelstecker, M9, 5-polig, geschirmt, konfektionierbar

Merkmale

- Schraubverriegelung
- Metallgehäuse
- Schutzart IP67

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|-------------|---------|
| Polzahl | 5 |
| Anschluss 1 | Stecker |
| Bauform 1 | gerade |
| Gewinde 1 | M9 |

Elektrische Daten

| | | |
|----------------------|-------|----------------------------|
| Betriebsspannung | U_B | max. 125 V DC |
| Prüfspannung | | > 1500 V _{eff} AC |
| Betriebsstrom | | max. 3 A |
| Durchgangswiderstand | | < 3 mΩ |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Verschmutzungsgrad | 1 |

Mechanische Daten

| | |
|-------------------|--|
| Kontakt Elemente | gefederte Kontaktbuchsen |
| Schutzart | IP67 |
| Anschluss | Anschlussquerschnitt: 0,25 mm ² Lötstife |
| Material | |
| Kontakte | CuZn |
| Kontaktoberfläche | Au |
| Griffkörper | Messing, vernickelt |
| Kabel | |
| Manteldurchmesser | 3,5 ... 5 mm |

Elektrischer Anschluss

