



Referencia de pedido


9420X-15M-14X0,14-UNI

Juego de cables con una única terminación, hembra, M23, 16 clavijas, cable de PVC

Características

- **Carcasa del conector con tornillo de bloqueo**
- **Contactos dorados y revirados**
- **Apto para cadenas de arrastre**

Pinout

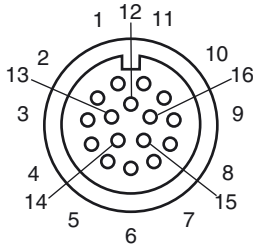


Colores de los cables

1	WH	(blanco)
2	BN	(marrón)
3	GN	(verde)
4	YE	(amarillo)
5	GY	(gris)
6	PK	(rosa)
7	BU	(azul)
8	RD	(rojo)
9	BK	(negro)
10	VT	(violeta)
11	PK/GY	(rosa/gris)
12	RD/BU	(rojo/azul)
13	-	
14	WH/GN	(blanco/verde)
15	-	
16	BN/GN	(marrón/verde)

Accesorio de

FVS58X-023YYR1GN-00**

Dimensiones

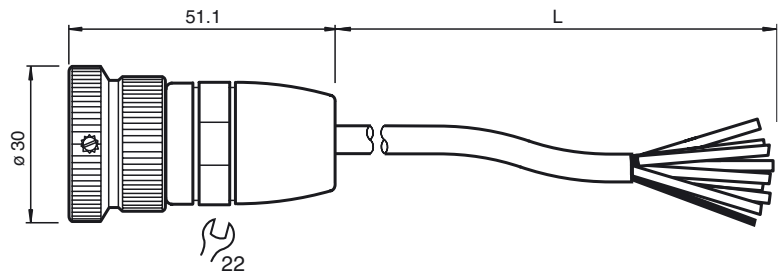

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	16
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	M23
Conexión 2	Terminal de línea libre

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B	máx. 32 V CC
Tensión de prueba	1200 V
Corriente de trabajo I_B	máx. 3 A
Resistencia de tránsito	< 5 mΩ
Resistencia del aislamiento	≥ 100 MΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	cable, tendido fijo: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) cable, móvil: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento	2

Datos mecánicos

Elementos de contacto	Bornes de contacto con resorte
Grado de protección	IP67

Material

Contactos	CuZn
Superficie de contacto	Au
Carcasa	CuZn, niquelado
Pinza	CuZn
Cable	PVC
Contratuercia	Fundición de cinc, niquelado
Aislamiento del hilo	PVC
Cable	de hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento	Ø 6,5 mm
Radio de flexión	30 mm
Color	gris
Hilos	14 x 0,14 mm ²
Longitud L	15 m

Fecha de publicación: 2018-03-13 13:21 Fecha de edición: 2018-03-13 22:2883_spa.xml