

Referencia de pedido


V19-G-5M-PUR-ABG-SUBD15

Cable de conexión, de M12 a SUB-D,
cable PUR, 8 clavijas

Características

- M12 a adaptador Sub-D

Dimensiones

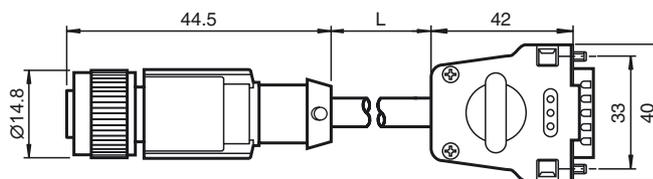

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos 8

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B máx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajo I_B máx. 2 A

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente
Cuerpo: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
cable, móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

Datos mecánicos

| | |
|----------------------------|--|
| Material | |
| Contactos | CuSn |
| Superficie de contacto | Au |
| Pinza | TPU, verde |
| Cable | PUR |
| Contratuercas | Fundición a presión de cinc |
| Aislamiento del hilo | PP |
| Cable | extrafino, flexible |
| Diámetro del revestimiento | Ø 5,9 mm |
| Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 8 x diámetro de cable, tendido fijo |
| Color | negro |
| Hilos | 8 x 0,25 mm ² |
| Montaje de escalera | 32 x 0,1 mm Ø |
| Blindaje | Trenzado 85 % revestimiento |
| Longitud | L 5 m |

Conexión eléctrica

