




Bestellbezeichnung

VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W

Adapterkabel G10-Modul/Handprogrammiergerät

Elektrischer Anschluss

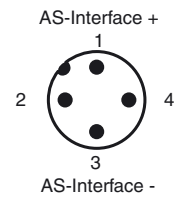

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Mechanische Daten

Aderquerschnitt Kupfer verzinkt, feinstdrähtig, Klasse 6 nach DIN VDE 0295
Querschnitt 1,5 mm²

Schutzart IP20

Anschluss AS-Interface Flachkabel: Durchdringungstechnik
Steckverbindung: M12 x 1 (V1)

Kabel

Farbe gelb (ähnlich RAL 1012)

Masse 38 g

Normen- und Richtlinienkonformität

Normenkonformität

Schutzart EN 60529:2000

Hinweis

Handhabung:

Verbinden Sie das Kabel über den M12-Stecker mit dem AS-Interface Handheld.

Legen Sie das Flachkabel mit der Markierung in das G10-Modul ein.

Nehmen Sie die Adressierung oder Parametrierung über das Handheld vor.