 



Reflector REF-H33



- Inserción roscada de metal para M3

Reflector con tornillos de fijación

Dimensiones

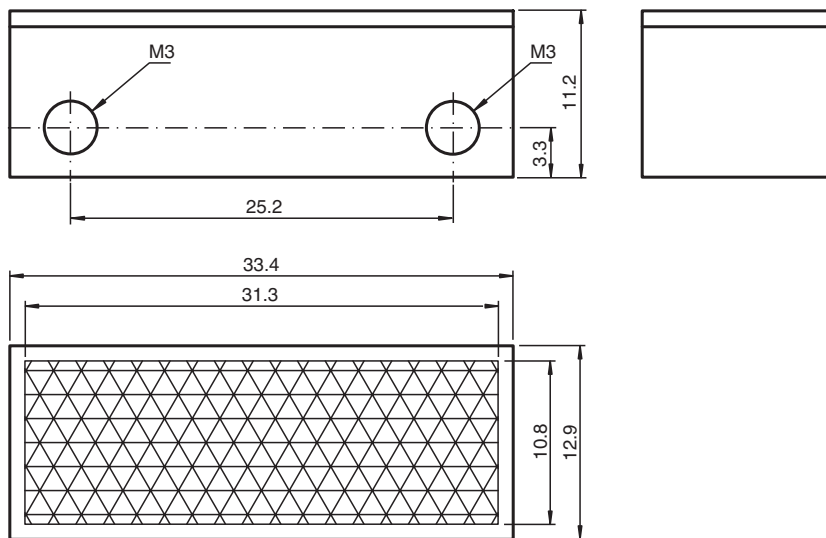

Datos técnicos

Datos generales

Tipo rectangular

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)







Datos mecánicos

Material PMMA/ABS

Dimensiones 33,3 mm x 12,8 mm x 11 mm

Fijación Inserción roscada de metal M3

Accesorios

	OMH-ML100-09	Ayuda de montaje para en barra cilíndrica \varnothing 12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)
	OMH-10	Accesorios de montaje para sensores de la serie ML100
	OMH-ML100-01	Accesorios de montaje para sensores de la serie ML100, Fijación Escuadra de sujeción
	OMH-ML100-03	Ayuda de montaje para en barra cilíndrica \varnothing 12mm o latón (grosor 1,5 ... 3mm)
	OMH-ML100-04	Accesorios de montaje para sensores de la serie ML100, Fijación Escuadra de sujeción
	OMH-ML100-05	Accesorios de montaje para sensores de la serie ML100, Fijación Escuadra de sujeción