


Adapter M12 x 1 auf Sub-D


V15S-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9

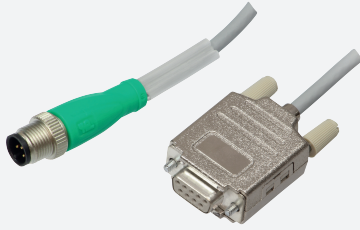

- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
- Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt

Adapter M12 x 1 auf Sub-D, 9-polig

Abmessungen

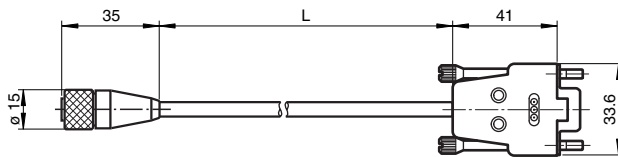

Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|-------------|------------|
| Polzahl | 5 + Schirm |
| Anschluss 1 | Stecker |
| Bauform 1 | gerade |
| Gewinde 1 | M12 |
| Anschluss 2 | Buchse |
| Bauform 2 | gerade |
| Gewinde 2 | Sub-D |

Elektrische Daten

| | | |
|----------------------|-------|-----------------|
| Betriebsspannung | U_B | max. 36 V DC |
| Betriebsstrom | I_B | max. 1,5 A |
| Durchgangswiderstand | | < 30 m Ω |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
|---------------------|--------------------------------|

Mechanische Daten

| | |
|------------------|------|
| Stiftdurchmesser | 1 mm |
| Schutzart | IP20 |

Veröffentlichungsdatum: 2021-09-29 Ausgabedatum: 2021-09-29 Dateiname: 238748_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

| | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| Material | | |
| Kontakte | | CuZn |
| Kontaktoberfläche | | Au |
| Griffkörper | | TPU |
| Kabel | | PUR |
| Überwurfmutter | | Zink-Druckguss |
| Kabel | | feindrätig, flexibel |
| Farbe | | schwarz |
| Adern | | 5 x 0,34 mm ² |
| Länge | L | 0,5 m |
| Masse | | ca. 221 g |

Anschluss

