

Verbindungskabel

V11-G-YE2M-PVC-U-V3-GM




- Schutzart IP68
- UL-gelistet für die USA und Kanada
- Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage

Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M8-Stecker gerade A-kodiert, 3-polig, PVC-Kabel gelb, UL-zugelassen



Abmessungen

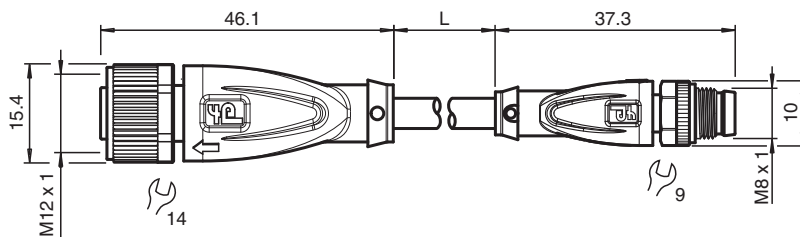

Technische Daten

Allgemeine Daten

Steckverbinder 1			
Anschluss		Buchse	
Bauform		M12	
Ausführung		gerade	
Verriegelung		Schraubverbindung	
Polzahl		3	
Kodierung		A-kodiert	
Steckverbinder 2			
Anschluss		Stecker	
Bauform		M8	
Ausführung		gerade	
Verriegelung		Schraubverbindung	
Polzahl		3	
Kodierung		A-kodiert	

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 48 V AC / 60 V DC	
Betriebsstrom	I_B	max. 3 A	

Konformität

Schutzart	EN 60529		
Steckverbindung	Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104		
Entflammbarkeit	UL 1581 , IEC 60332-1-2		

Zulassungen und Zertifikate

Veröffentlichungsdatum: 2023-07-10 Ausgabedatum: 2023-07-10 Dateiname: 240123_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Technische Daten

UL-Zulassung	AWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (Kabel)		
UL File Number	E231213		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur			
Steckverbinder	-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)		
Kabel, fest verlegt	-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)		
Kabel, beweglich	-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)		
Verschmutzungsgrad	3		
Mechanische Daten			
Steckverbinder 1			
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm		
Losrüttelsicherung	vorhanden		
Werkzeugmontage	Längsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm		
Steckzyklen	min. 100		
Schutzart	IP68 / IP69		
Steckverbinder 2			
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm		
Losrüttelsicherung	vorhanden		
Werkzeugmontage	Längsrändel und Sechskantmutter SW = 9 mm		
Steckzyklen	min. 100		
Schutzart	IP68		
Kabel			
Manteldurchmesser	gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5		
Biegeradius	> 15 x Leitungsdurchmesser, bewegt > 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt		
Mantelhaftsitz	max. 50 N / 300 mm		
Mantelfarbe	gelb (ähnlich RAL 1021)		
Aderzahl	3		
Aderquerschnitt	0,34 mm ²		
Aderfarbe	Ader 1: braun Ader 3: blau Ader 4: schwarz		
Aderaufbau	19 x 0,15 mm Ø		
Länge	L	2 m	
Kabelkurzzeichen	Li YY 3 x 0,34		
Material			
Steckverbinder			
Schraubverbindung	Zink-Druckguss, vernickelt		
Griffkörper	TPU, schwarz		
Dichtung	FKM		
Kontaktoberfläche	vergoldet (Au)		
Entflammbarkeit	V-2		
Kabel			
Mantel	PVC		
Aderisolation	PVC		
Entflammbarkeit	FT1		

Veröffentlichungsdatum: 2023-07-10 Ausgabedatum: 2023-07-10 Dateiname: 240123_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

 Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

 

 USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

 Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Anschluss

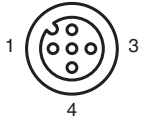

Zubehör

	MH V1-SCREWDRIVER	Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)
	MH V1-BIT M12	Steckaufsatz für M12
	V1/V3-LABELHOLDER	Kabelbeschriftungshülle
	V1/V3-LABEL	Kennzeichenschild
	MH V1-Holder	Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinder
	V1-CLIP	Entriegelungsschutz für M12-Stecker
	V1-MARKING-RING-COLOR	Markierungsringe für M12-Steckverbinder, unterschiedliche Farben
	MH V3-SCREWDRIVER	Drehmomentschraubendreher (0,4 Nm)
	MH V3-BIT M8	Steckaufsatz für M8
	MH V3-Holder	Modularer Universalhalter für M8-Steckverbinder